


Usisna napa nabranog mijeha VASB-100-1/4-PUR

Broj artikla: 35423

FESTO

s brtvenim prstenom OL.

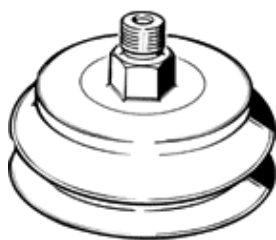

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4 mm
Promjer sisaljke	100 mm
Efektivni promjer usisavanja	85 mm
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore okruglo, nabrani mijeh 1,5-struki
Pogonski medij	atmosferski zrak
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	397 N
Navoj za pričvršćenje	G1/4
Pričvršćenje sisaljke	G 1/4
Vakuumski priključak	G1/4
Tvrdoća po Shoreu	62
Informacija o materijalu, navojni čep	Cinkov tlačni lijev
Informacija o materijalu, sisaljka	TPE-U(PU)