


# Aksijalni komplet EAMM-A-T42-57A

Broj artikla: 4327034

★ Osnovni proizvodni program

FESTO

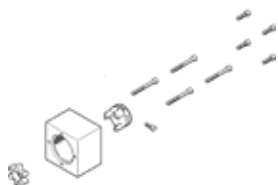

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	43 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	6 Nm
Težina proizvoda	330 g
Kod sučelja, pogon	T42
Cod sučelja, Motor in	57A
Materijal - napomena	RoHS sukladno