


Aksijalni komplet EAMM-A-V25-42A

Broj artikla: 4582608

★ Osnovni proizvodni program

FESTO

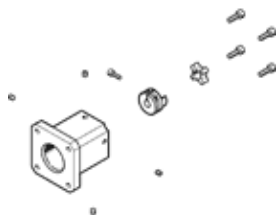

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|------------------------|
| Nazivna duljina | 40 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina vrtnje | 10.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Moment tromosti mase | 0,19 kgmm ² |
| Prenosivi okretni moment | 0,5 Nm |
| Težina proizvoda | 83 g |
| Kod sučelja, pogon | V25 |
| Cod sučelja, Motor in | 42A |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |