


Mnogostruki MHA2-PR4-5-M5

Broj dijela: 525128

FESTO

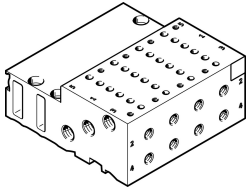

Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Maksimalni broj položaja ventila | 4 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Težina proizvoda | 340 g |
| Vrsta montaže priključna ploča | s prolaznim provrtom s H-tračnicom |
| Vrsta montažnog ventila | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1 | M7 |
| Pneumatski priključak 2 | M5 |
| Pneumatski priključak 3 | M7 |
| Pneumatski priključak 4 | M5 |
| Pneumatski priključak 5 | M7 |
| Materijal spojne ploče | Kovana aluminijska legura |