 



# Beskontaktni prekidač SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE

Broj artikla: 525915

FESTO

električno, beskontaktno, PNP, za pogone sa senzorskim utorom 10,  
montaža odozgo, s kablom.

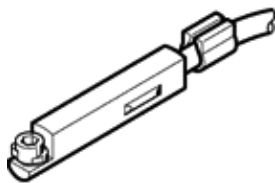

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za kružni utor
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Ponovljivost sklopne vrijednosti	+/- 0,1 mm
Uklopno vrijeme	≤ 0,33 ms
Isklopno vrijeme	0,3 ms
Maks. uklopna snaga DC	6 W
Pad napona	2 V
Preostala struja	0,06 mA
Otpornost na kratki spoj	da
Područje pogonskog napona DC	5 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabel 3-žilno
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	2,5 m
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR
Vrsta pričvršćenja	uvlačivo stegnuto u kružnom utoru
Prítezni moment	0,2 Nm
Težina proizvoda	15 g
Informacija o materijalu, kućište	PA
Indikacija stanja uklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67