 



# Manometar MA-63-1,6-R1/4-MPA-E-RG

Broj artikla: 526785  
Proizvod u napuštanju

FESTO

s jedinicama pokazivanja u MPa, podesivim područjem crveno/zeleno.  
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2014. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.

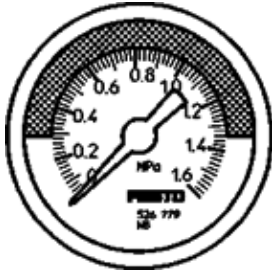

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pokazno područje [MPa]	0 ... 1,6 MPa
Odgovara normi	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	63
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Pogonski tlak	0 ... 1,6 MPa
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa točnosti mjerenja	2,5
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Pneumatski priključak	R1/4
materijali u dodiru s medijem	Mjed
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed
Informacija o materijalu, kućište	ABS
Informacija o materijalu, okno za gledanje	PMMA
Boja, kućište	crno
Težina proizvoda	90 g
Uputa o mediju pogona i upravljanja	bez kisika bez acetilena