


# Utičnica spojke KDS6-3/8-I

Broj artikla: 531651  
Proizvod u napuštanju

FESTO

samozaustavno, za sigurnosnu spojku prema ISO 4414  
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.

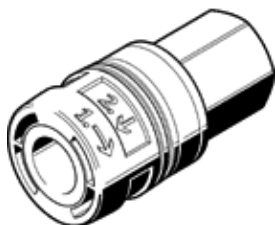

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	7,2 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,5 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.733 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	BIA TÜV
Nazivni moment pritezanja	21,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	115 g
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno