


# Y - utični spoj QSY-F-6

Broj artikla: 533933

FESTO

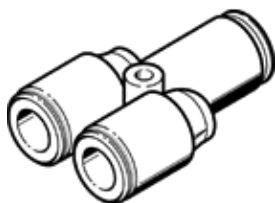

## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                     |
|---|--|
| Veličina  | Standard                                       |
| Nazivni promjer                                   | 5,5 mm   |
| Konstruktivna struktura                           | Protutaktni princip                            |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja   | -0,95 ... 16 bar                               |
| Pogonski medij                                    | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja               | Moguć nauljeni pogon                           |
| Klasa korozione otpornosti KBK                    | 3  |
| Sigurnost za prehrambene artikle                  | prema deklaraciji proizvođača                  |
| Temperatura okoline                               | 0 ... 150 °C                                   |
| Dozvola   | Germanischer Lloyd                             |
| Težina proizvoda                                  | 26,2 g   |
| Pneumatski priključak 1                           | za savitljivu cijev vanjskog promjera 6 mm     |
| Pneumatski priključak 2                           | za savitljivu cijev vanjskog promjera 6 mm     |
| Materijal - napomena                              | RoHS sukladno                                  |
| Informacija o materijalu, kućište                 | Mjed<br>kromirano i poniklano                  |
| Informacija o materijalu, brtva navoja            | FPM  |
| Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi | FPM  |