


Y - utični spoj QSY-F-6-4

Broj artikla: 533934

FESTO

s redukcijom.

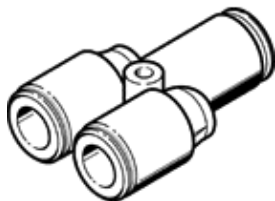

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	3,5 mm
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Sigurnost za prehrambene artikle	prema deklaraciji proizvođača
Temperatura okoline	0 ... 150 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Težina proizvoda	17,8 g
Pneumatski priključak 1	za savitljivu cijev vanjskog promjera 6 mm
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 4 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Mjed kromirano i poniklano
Informacija o materijalu, brtva navoja	FPM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	FPM