


# Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GR-QB-3/8-U

Broj dijela: 534684

FESTO

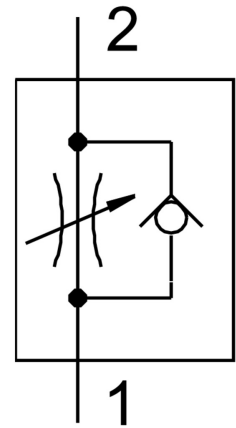

## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Jednosmjerna funkcija kontrole protoka
Pneumatski priključak 1	QB-3/8
Pneumatski priključak 2	QB-3/8
Vrsta aktiviranja	ručno
Element za podešavanje	Vijak s prorezom
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	11,4 cfm
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	8,1 cfm...11,7 cfm
Radni tlak	-13,8 psi...116 psi
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Materijal za kućište	PBT ojačan
Položaj montaže	po želji
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	19 cfm
Normalan protok u nepovratnom smjeru 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	20,5 cfm...21,8 cfm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	32 °F...140 °F
Težina proizvoda	2170 oz
Materijal otvora za uvrtnje	Mesing poniklane
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

<b>Svojstvo</b>	<b>Vrijednost</b>
Materijalne brtve	NBR
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal za narebranu glavu	Mjed poniklane
Materijal za regulacijski vijak	Mesing poniklane