


Pripremak prihvatnih čeljusti BUB-HGPT-20-

Broj artikla: 537199

FESTO

[odgovara za T-utorske prihvatnice HGPT-...](#)

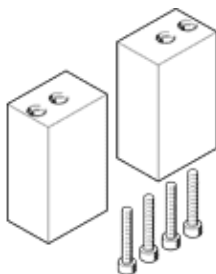

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Veličina | 20 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda po prihvatnoj čeljusti | 53 g |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE |
| Informacija o materijalu, pripremak | Aluminijska legura za gnječenje |