


Plosni portal DHSF-DGE25ZR-DGE25ZR

Broj artikla: 543019

FESTO

sastavljen od električnih osovina sa zupčastim remenom s kugličnom vodećom osovinom, precizno i dinamičko pozicioniranje. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).

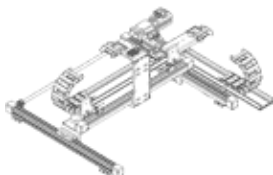

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Plosnati portal 1.0-3.0
Korisni teret	0 ... 6 kg
Pogon Y-os	DGE-25-ZR-KF
Vrsta pogona Y-os	električno Zupčasti remen s kugličnim vođenjem
Međupozicija Y-os	proizvoljno
Hod Y-os	0 ... 1.300 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,1 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,1 mm
Pogon X-os	DGE-25-ZR-KF
Vrsta pogona X-os	električno Zupčasti remen s kugličnim vođenjem
Međupozicija X-os	proizvoljno
Hod X-os	0 ... 2.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju X-os	± 0,1 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji X-os	± 0,1 mm