


Paralelni komplet EAMM-U-D60-52B

Broj artikla: 543167

FESTO

Suitable for electric drives.

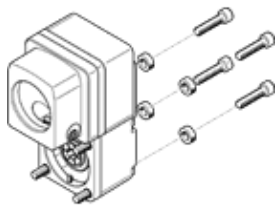

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	63
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	70,5 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,3 Nm
Prenosivi okretni moment	5,5 Nm
Težina proizvoda	1.530 g
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom