


# Ploča VMPAF-AP-1

Broj artikla: 544411  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)

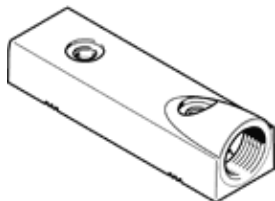

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 5 bar
Ulazni tlak 1	0,5 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Pneumatski priključak 3/5 obuhvaćen	G1/2
Material exhaust plate	Aluminijski tlačni lijev
Materijal - napomena	RoHS sukladno