


# Utikač NECC-L1G18-C1

Broj artikla: 553861

FESTO

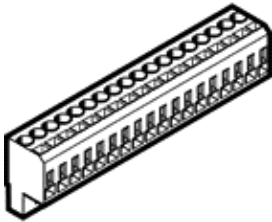

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Područje pogonskog napona AC	300 V
Strujna opteretivost	10 A
Presjek priključka	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura okoline	-25 ... 100 °C
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material housing	PBT