


Aksijalni komplet EAMM-A-L38-70A

Broj dijela: 557979

FESTO

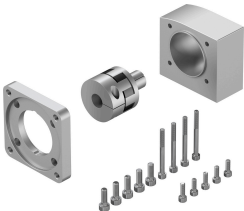

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	29.45 mm
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Prenosivi moment	4.4 Nm
Težina proizvoda	290 g
Pogon koda sučelja	L38
Kod sučelja Motor In	70 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS