


Paralelni komplet EAMM-U-A19-40A

Broj artikla: 559785

FESTO

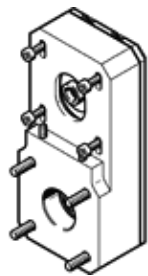

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	19
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	6.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	2,868 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,05 Nm
Prenosivi okretni moment	1 Nm
Težina proizvoda	270 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno