


Paralelni komplet EAMM-U-A22-55A

Broj artikla: 559786

FESTO

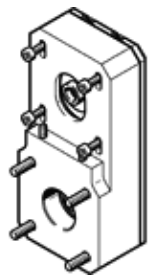

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	22
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	9,63 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,1 Nm
Prenosivi okretni moment	3 Nm
Težina proizvoda	410 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno