

 

# Senzor tlaka

## SPAB-B2R-F-2N-K1

Broj artikla: 570794

FESTO

s relativnim tlakom -1...1 bar.

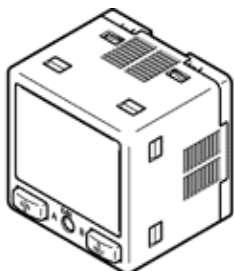

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Piezootporni tlačni senzor s indikacijom
Mjerno područje tlaka, početna vrijednost	-1 bar
Mjerno područje tlaka, krajnja vrijednost	1 bar
Područje preopterećenja	5 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Uklonni izlaz	2xNPN
Sklopna funkcija	slobodno se programira
Funkcija sklopnog elementa	preklopivo
Ponovljivost sklopne vrijednosti	0,1 %
Maks. izlazna struja	100 mA
Točnost pokaza FS	1 %FS
Otpornost na kratki spoj	da
Područje pogonskog napona DC	12 ... 24 V
Zaštita od zamjene polova	za pogonski napon
Električni priključak	Kabel 4-žilno
Duljina kabla	2,5 m
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči
Pneumatski priključak	Unutarnji navoj M5
Težina proizvoda	30 g
Informacija o materijalu, kućište	ABS-ojačan PBT ojačan
Vrsta pokaza	Svijetli LCD višebojan
Predočiva(e) jedinica(e)	bar inchH2O inchHg kPa psi mmHg kgf/cm <sup>2</sup>
Indikacija stanja sklapanja	LCD žuti
Mogućnosti namještanja	Teach-In preko zaslona i tipaka
Osiguranje manipulacije	PIN-Code
Područje namještanja, vrijednosti praga	0 ... 100 %
Područje namještanja histereze	0 ... 90 %
Mehanička zaštita	IP40
Klasa korozione otpornosti KBK	2