


Spojni vod NEBS-L2G4-K-2.5-LE4

Broj artikla: 570921

FESTO

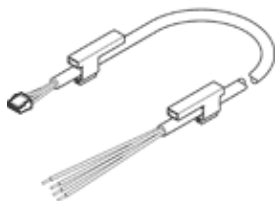

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivnja na upit Uvjeti ispitivanja na upit
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Stupanj onečišćenja	2
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Električni priključak 1	Utičnica, pravokutni oblik L2, 4-polna
Električni priključak 2	otvoreni kraj, 4-žilni
Struktura kabela	4 x 0,14 mm ²
Promjer kabela	4,1 mm
Duljina kabela	2,5 m
Nazivni presjek vodiča	0,14 mm ²
Kod boje izolacije žile	plavo smeđe crno bijelo
Boja, kabelski plašt	sivo
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, izolacijski tuljak	PP
Informacija o materijalu, plašt kabela	PVC