


# Linijski portal DHSL-4-DGC40S-EGSA50

Broj artikla: 574511

FESTO

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).

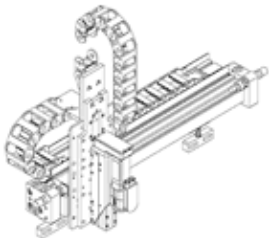

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 4
Korisni teret	0 ... 4 kg
Pogon Z-os	EGSA-50
Vrsta pogona Z-os	električno s vretenom
Međupozicija Z-os	proizvoljno
Hod Z-os	0 ... 100 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,01 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,01 mm
Pogon Y-os	DGC-40
Vrsta pogona Y-os	pneumatski
Međupozicija Y-os	1-struko
Hod Y-os	0 ... 8.500 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,02 mm