


Brzi navojni spoj CK-1/8-PK-3-KU

Broj artikla: 6253

FESTO

Male thread with sealing rim, polymer design.

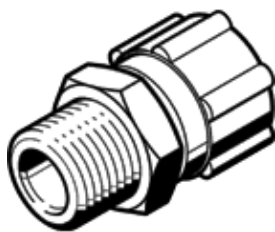

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2,4 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtnveni brid
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	3,25 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 3 mm s maticom
Material of union nut	POM
Material of threaded plug	POM
Materijal - napomena	RoHS sukladno