


Prijenosnik EMGC-60-P-G4-SEC-67

Broj artikla: 8000613
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2026. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)

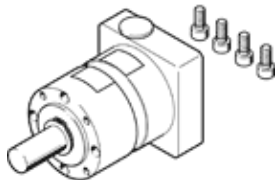

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|------------------------|
| Veličina prirubnice prigona | 60 mm |
| Veličina prirubnice motora | 67 mm |
| Zračnost zakretanja | 0,5 deg |
| Vrsta pogona | Planetni prijenosnik |
| Prijenosni odnos prigona | 4:1 |
| Maks. brzina vrtnje pogona | 6.000 1/min |
| Pogonska temperatura prigona | -20 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Mehanička zaštita | IP54 |
| Trajni zakretni moment na izlazu pogona | 26 Nm |
| Moment tromosti mase, prijenosnik | 0,34 kgcm ² |
| Maks. izlazni okretni moment | 44 Nm |
| Maks. stupanj djelovanja | 94 % |
| Krutost na zakretanje | 2,4 Nm/arcmin |
| Težina proizvoda | 900 g |
| Kod sučelja, motor izvan pogona | 60H |
| Cod sučelja, Motor in | 67A |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |