


Priključni blok VABM-B10-30S-N12-3-P3

Broj dijela: 8026423

FESTO

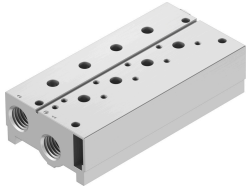

Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera | 32 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Maksimalni broj položaja ventila | 3 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Težina proizvoda | 872 g |
| Vrsta montaže | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatski priključak 3 | 1/2 NPT |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne šine | Kovana aluminijska legura |