


Aksijalni komplet EAMM-A-N48-70AA

Broj dijela: 8063591

FESTO

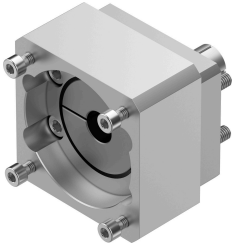

Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|-----------------|
| Položaj montaže | po želji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Klasa zaštite | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Prenosivi moment | 21 Nm |
| Težina proizvoda | 653 g |
| Pogon koda sučelja | N48 |
| Kod sučelja Motor In | 70AA 70AB |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |