


Amortizer DYEF-G8-S-M12-Y1

Broj dijela: 8159475

FESTO

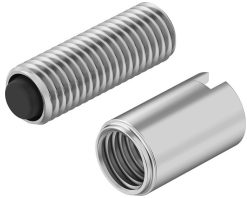

Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Izvedbena veličina | M12 |
| Hod | 1.2 mm |
| Prigušenje | elastični prigušni prstenovi / ploče s obje strane bez metalnog fiksno graničnika |
| Položaj montaže | po želji |
| Detekcija položaja | bez |
| Maksimalna brzina udarca | 0.8 m/s |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | 0 °C...60 °C |
| Duljina prigušenja | 1.2 mm |
| Maksimalni moment zatezanja | 5 Nm |
| Maksimalna potrošnja energije po taktu | 0.35 J |
| Težina proizvoda | 41 g |
| Vrsta montaže | s čahurom s navojem |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | visokolegirani čelik |