 



Okrugli cilindar DGS-20-25-P

Broj artikla: 8810
Proizvod u napuštanju

FESTO

s elastičnim prigušnim prstenima u krajnjim položajima.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.

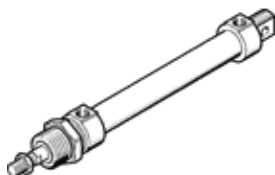

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Hod | 25 mm |
| Promjer klipa | 20 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Prepoznavanje pozicije | bez |
| Varijante | jednostrana klipnjača |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |