

# Okrugli cilindar DGS-16-10-P-A


Broj artikla: 9325

Proizvod u napuštanju

FESTO

s elastičnim prigušnim prstenima u krajnjim položajima.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

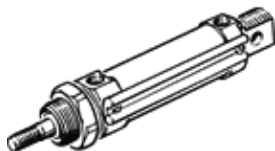

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 mm
Promjer klipa	16 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)