

Okrugli cilindar DGS-16-40-P-A

 

Broj artikla: 9327

Proizvod u napuštanju

FESTO

s elastičnim prigušnim prstenima u krajnjim položajima.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

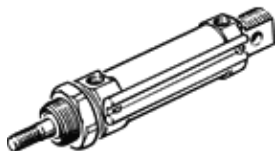

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Hod | 40 mm |
| Promjer klipa | 16 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | jednostrana klipnjača |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |