
 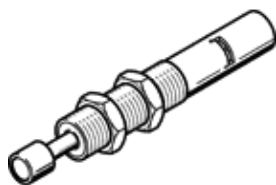


# Lökéscsillapító YSR-32-60

Cikkszám: 10871

FESTO

beállítható, utántölthető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löklet	60 mm
Csillapítás	beállítható kemény karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.4 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	60 mm
Max.felütközési erő	6,400 N
Max.energiafelvétel löketenként	380 J
Max.energiafelvétel óránként	438,000 J
Max.maradó energia	2 J
Visszaállító erő	35 N
Gyártmány súlya	1,600 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Acél Horganyzott
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél