


tengelykapcsoló ház EAMK-A-F40-64A

Cikkszám: 124629

FESTO

DGE tengelyekhez

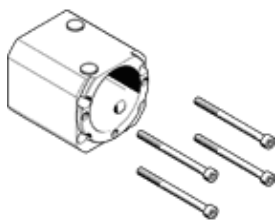

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozófelület, szabályozó	F40
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	64A
Anyag megjegyzés	RoHS konform