

y cső/csatlakozó QSY-B-6-4-20


Cikkszám: 130960

Kifutó termék

[redukáló.](#)

[Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO

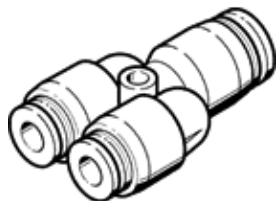

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	2.1 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	20
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Gyártmány súlya	9.6 g
Kimenetek száma	2
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás 1	6 mm külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás 2	4 mm külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PBT
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ, cső tömítés	NBR
Anyag információ: cső szorító elem	erősen ötvözött acél, rozsdamentes