

t dugaszoló csavarzat QST-B-1/4-10-20


Cikkszám: 132133

Kifutó termék

FESTO

360°-ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

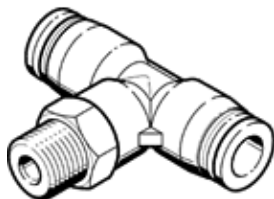

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 6.1 mm |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | Bevonat |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Csomagolási egység | 20 |
| Konstrukciós felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Engedély | Germanischer Lloyd |
| Max.meghúzási nyomaték | 12 Nm |
| Gyártmány súlya | 28.1 g |
| Kimenetek száma | 2 |
| Tápvezetékek száma | 1 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Külső menet: R1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 10 mm külső átmérőjű csőhöz |
| A kioldó gyűrű színe | kék |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, ház | PBT |
| Anyag információ: kioldó gyűrű | POM |
| Anyag információ, cső tömítés | NBR |
| Anyag információ: cső szorító elem | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |