

dugaszolható csatlakozó


QS-B-16-10

Cikkszám: 132144

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

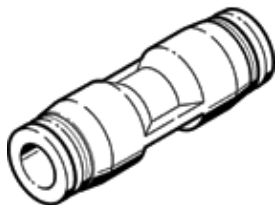

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 13.7 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Csomagolási egység | 10 |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Engedély | Germanischer Lloyd |
| Gyártmány súlya | 25 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 16 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 16 mm külső átmérőjű csőhöz |
| A kioldó gyűrű színe | kék |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, ház | PBT |
| Anyag információ: kioldó gyűrű | POM |
| Anyag információ, cső tömítés | NBR |
| Anyag információ: cső szorító elem | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |