 



Fojtó-visszacsapó szelep GRLZ-1/8-NPT-B

Cikkszám: 151561

FESTO

Táplevegő fojtáshoz, lengő csatlakozással.
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

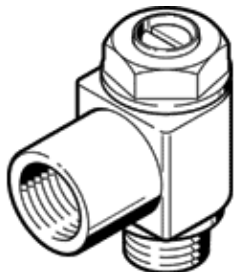

Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Táplevegő-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/8-27
Beállító elem	Hornyolt csavar
Felfogási mód	becsavarható
Üzemi nyomás	0.3 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C