


# Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-10-UNF-RS-B

Cikkszám: 151575

FESTO

lefúvás fojtására, lengő csatlakozóval.  
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

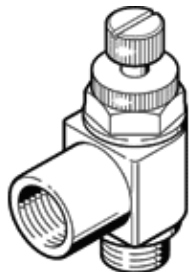

## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	UNF10-32
Pneumatikus csatlakozás 2	UNF10-32
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	becsavarható
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C