


vezetőegység FEN-1/2"-5/8"- -KF

Cikkszám: 151731

FESTO

golyóscsapágyas vezetékkel, elfordulás elleni biztosítást garantál,
nagy vezetési pontosságot nyújt.

Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

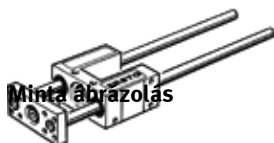

Minta ábrázolás

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------|-------------------------|
| Méret | 1/2" |
| Löklet | 0.04 ... 10 " |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezeték | Golyóscsapágyas vezeték |
| Konstrukciós felépítés | Vezeték |
| Környezeti hőmérséklet | -4 ... 176 °F |
| Tolóerő | 15 N |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 14 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 429 g |
| Felfogási mód | belső menettel |
| Material of guide component | Nemesíthető acél |
| Material housing | Alumínium ötvözet |