

 

# nyomásszabályozó szelep LR-1/8-QS-8

Cikkszám: 153536

Kifutó termék

Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO

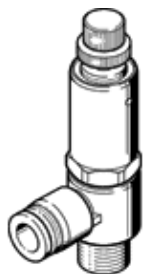

## Adatlap

Jellemző	Érték
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-8
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás	69 l/min
1 bemeneti nyomás	0 ... 9 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Material housing	PBT erősítésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Működtetés biztosító zár	Recés csavar ellenanyával
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	közvetlen vezérlésű dugattyús szabályozó szelep átmenő táplevegő ellátással
Nyomásszabályozási tartomány	1 ... 8 bar
Gyártmány súlya	38 g
Material of threaded plug	Sárgaréz nikkelezett
Material of threaded seal	PTFE