

Dugaszolható csatlakozó

QSF-1/4-3/8-U


Cikkszám: 153625

FESTO

belső menet külső hatlappal.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.

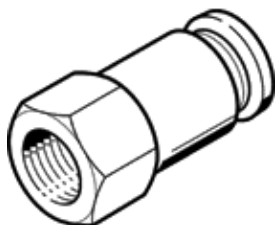

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------|---|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 7.4 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Csomagolási egység | 1 |
| Konstrukciós felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 10 bar |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | szűrt sűrített levegő Vákuum |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Engedély | Germanischer Lloyd |
| Max.meghúzási nyomaték | 14 Nm |
| Pneumatikus csatlakozás | NPT1/4-18 3/8" külső átmérőjű csőhöz |
| A kioldó gyűrű színe | szürke |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, ház | Sárgaréz nikkelezett |
| Anyag információ: kioldó gyűrű | POM |
| Anyag információ, cső tömítés | NBR |
| Anyag információ: cső szorító elem | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |