


L csatlakozó QSL-5/32T-U

Cikkszám: 153662

FESTO

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.

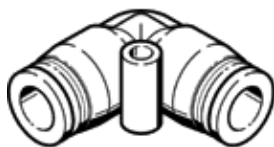

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 2.3 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Csomagolási egység | 1 |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 10 bar |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | szűrt sűrített levegő Vákuum |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Engedély | Germanischer Lloyd |
| Gyártmány súlya | 5 g |
| Pneumatikus csatlakozás | 5/32" külső átmérőjű csőhöz |
| A kioldó gyűrű színe | szürke |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, ház | PBT |
| Anyag információ: kioldó gyűrű | POM |
| Anyag információ, cső tömítés | NBR |
| Anyag információ: cső szorító elem | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |