


# T csatlakozó

## QST-1/8-5/32-U

Cikkszám: 153694

FESTO

360° -ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.  
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.  
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.

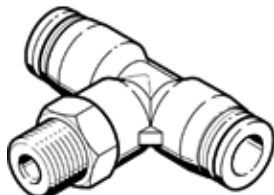

## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	4.1 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő Vákuum
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Max.meghúzási nyomaték	8 Nm
Pneumatikus csatlakozás, tápvezeték	Külső menet: NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás, kimenet	5/32" külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PBT
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ, cső tömítés	NBR
Anyag információ: cső szorító elem	erősen ötvözött acél, rozsdamentes