

T csatlakozó QST-1/2T-3/8-U


Cikkszám: 153734

FESTO

redukáló.

Ez a termék csak a Festo USA vállalatától rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.

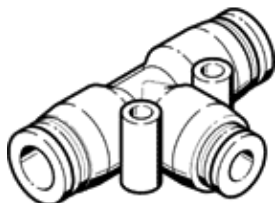

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	5.8 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő Vákuum
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Gyártmány súlya	26 g
Kimenetek száma	2
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás, tápvezeték	1/2" külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás, kimenet	1/2" külső átmérőjű csőhöz 3/8" külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PBT
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ, cső tömítés	NBR
Anyag információ: cső szorító elem	erősen ötvözött acél, rozsdamentes