

Y csőcsatlakozó QSMY-5/32T-1/8-U


Cikkszám: 153922

FESTO

redukáló.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.

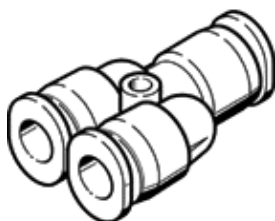

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Névleges méret	1.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Gyártmány súlya	3.6 g
Kimenetek száma	2
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás 1	5/32" külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás 2	1/8" külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PBT
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ, cső tömítés	NBR
Anyag információ: cső szorító elem	erősen ötvözött acél, rozsdamentes