 



Közelítéskapcsoló SMT-8-NS-K-LED-24-B

Cikkszám: 171180

FESTO

elektromos, érintés mentes, NPN, 8-as típusú horonnyal rendelkező hajtóművekhez, kábellel.

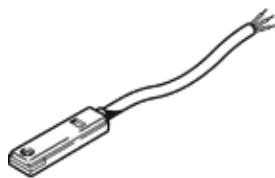

Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	T horonyhoz
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	C-Tick
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Kapcsoló kimenet	NPN
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
A kapcsolási érték ismételhetősége	+/- 0,1 mm
Bekapcsolási idő	≤ 1 ms
Kikapcsolási idő	≤ 0.8 ms
Max.kimeneti áram	100 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	3 W
Feszültség kimaradás	≤ 1.5 V
Maradó áram	0.002 mA
Rövidzár védett	igen
Túlterhelés állóság	rendelhető
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Kábel 3 eres
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Kábelhossz	2.5 m
Anyag információ, kábelköpeny	PUR
Felfogási mód	a T horonyba pattintott a horonyba hosszirányba betolható
Meghúzási nyomaték	0.2 Nm
Gyártmány súlya	30 g
Anyag információ, ház	TPE-U(PU) erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP65 IP67