


# Fojtó-visszacsapó szelep GRLZ-M5-LF-C

Cikkszám: 175049

FESTO

Táplevegő fojtáshoz, lengő csatlakozással.

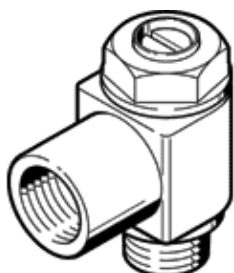

## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Táplevegő-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Beállító elem	Hornyolt csavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	48 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	40 ... 65 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	80 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	65 ... 110 l/min
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	7 g
Anyag információ, becsavarható tengely	nikkelezett Sárgaréz
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: szabályozó csavar	Sárgaréz
Anyag információ: lengő csatlakozás	Horgany présöntvény