 



Közelítéskapcsoló SMT-8-PS-S-LED-24-B

Cikkszám: 175484

FESTO

elektromos, érintés mentes, PNP, 8-as típusú horonnyal rendelkező
hajtóművekhez, M8 csatlakozóval.

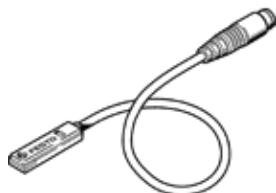

Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	T horonyhoz
Engedély	C-Tick
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
A kapcsolási érték ismételhősége	+/- 0,1 mm
Bekapcsolási idő	≤ 0.2 ms
Kikapcsolási idő	≤ 0.5 ms
Max.kimeneti áram	100 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	3 W
Feszültség kimaradás	≤ 1.8 V
Maradó áram	≤ 0.1 mA
Rövidzár védett	pulzáló
Túlterhelés állóság	rendelhető
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval M8x1 3 sarkú
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Kábelhossz	0.3 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Anyag információ, kábelköpeny	PUR
Felfogási mód	a T horonyba pattintott a horonyba hosszirányba betolható
Max.meghúzási nyomaték	0.2 Nm
Gyártmány súlya	10 g
Anyag információ, ház	Sárgaréz TPE-U(PU) erősen ötvözött acél, rozsdamentes nikkelezett
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP65 IP67