


elektromos modul CP-A08-M12-5POL

Cikkszám: 175640

FESTO

8 kimenettel

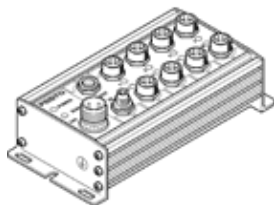

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions |
| KC mark | KC-EMV |
| Engedély | c UL us - Recognized (OL) |
| ATEX-kategória Gáz | II 3G |
| ATEX-kategória Por | II 3D |
| Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül | EPL Dc (GB) EPL Gc (GB) |
| Gyújtószikra védelem típusa Gáz | Ex ec IIC T5 Gc X |
| Gyújtószikra védelem típusa Por | Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X |
| Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |