


# többpólusú csatlakozó aljzat IMP1-SD-25

Cikkszám: 18317

FESTO

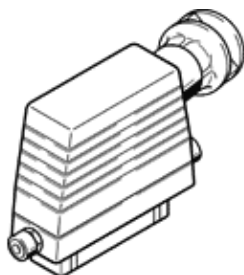

## Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	11 ... 21 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	$\leq 300$ V
Üzemi feszültségtartomány DC	$\leq 250$ V
Áramterhelhetőség	10 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 125 °C
Gyártmány súlya	315 g
Csatlakozó keresztmetszet	1.5 mm <sup>2</sup>
Elektromos csatlakozás	aljzat 25 sarkú
Kábel csavarzat	Pg21
Felfogási mód	szorítókengyellel
Anyag információ, ház	Műanyag Könnnyűfém présöntvény
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz ötvözet ezüstözött