

# kábel csatlakozó aljzattal


## KMYZ-4-24-0,5

Cikkszám: 185519

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

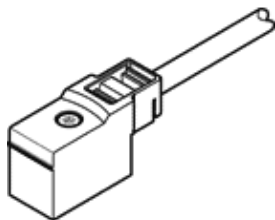

## Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	Germanischer Lloyd
Felfogási mód	mágnesszelepre, önmetsző csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	10 g
Elektromos csatlakozás	Kábel derékszögű aljzat négyzetes konstrukció, MSZB
Üzemi feszültségtartomány DC	3 ... 36 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Védővezető csatlakozás	nincs
Kábelhossz	0,5 m
Kábelszerkezet	2x0,35
Védettség	IP50
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz