


többszörös elosztó

QSYTF-3/8-3/8-U

Cikkszám: 190836

FESTO

360°-ban elfordítható, külső- és belső menet külső hatlappal.

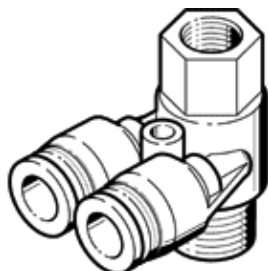

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	5.3 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Csomagolási egység	1
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	74.5 g
Kimenetek száma	2
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás 1	3/8 NPT külső menet 3/8 NPT belső menet
Pneumatikus csatlakozás 2	3/8" külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PBT
Material hollow bolt	Horganyzott sárgaréz
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes